


RSHEY50-XL-N

Stehlagergehäuseeinheit

Stehlager-Gehäuseeinheiten RSHEY,
Graugussgehäuse, Spannlager mit
Gewindestiften im Innenring, R-Dichtung

X-life

Technische Informationen

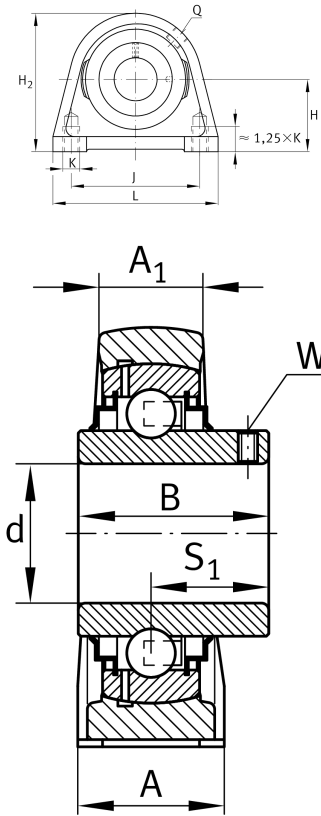

Ihre aktuelle Produktvariante

Nuteinstich	N	Gusseisengehäuse mit Unterschnittschlitz für Endkappen
Material	GG	Grauguss

Main Dimensions & Performance Data

d	50 mm	Bore diameter
L	135 mm	Length total
H 2	115 mm	Height
≈m	2,29 kg	Gewicht

Mounting dimensions

J	101,6 mm	Distance fixing bore
K	M16	Thread fixing bore

Dimensions

H	57,2 mm	Distance shaft axis
A	54 mm	Width (base)
A 1	34 mm	Width (head)
Q	M6	Connection thread for lubrication
S 1	32,6 mm	Distance of raceway to locking collar



Additional information

SHE10	Housing
GYE50-XL-KRR-B	Bearing designation
KASK10	Protecting cap

Temperature range

T _{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T _{max}	120 °C	Operating temperature max.