





PCFTR25-XL

Flanschlagergehäuseeinheit

Gehäuseeinheiten PCFTR, Dreiloch-
Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss,
Exzenterspannring, P-Dichtung

X-life

Technische Informationen

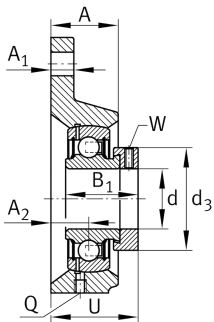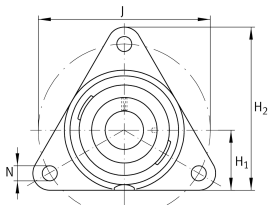

Ihre aktuelle Produktvariante

Material	GG	Grey cast iron
----------	----	----------------

Main Dimensions & Performance Data

d	25 mm	Bore diameter
H 2	97 mm	Height flange
U	36 mm	Gesamthöhe Einheit
C r	14.900 N	Basic dynamic load rating, radial
C 0r	7.800 N	Basic static load rating, radial
≈m	0,614 kg	Gewicht

Mounting dimensions

J	96 mm	Teilkreisdurchmesser (Bohrungen)
N	11,5 mm	Fixing bore
n	3	Anzahl Anschraubbohrungen



Dimensions

A	22 mm	Höhe Gehäuse
A ₁	12 mm	Dicke Flansch
A ₂	12,5 mm	Distance raceway
H ₁	36 mm	Distance shaft axis
Q	M6	Connection thread for lubrication
d ₃	37,5 mm	Außendurchmesser Exzenterspanning

Additional information

1	Anzahl Gehäuse
CFTR05	Gehäuse
GRAE25-XL-NPP-B	Bearing designation

Temperature range

T _{min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T _{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.